

ヘラマンタイトン

結束バンド固定具(プレート型)



ココが特長

接着式とビス止め式が選べる結束バンド固定具

- 両面粘着テープ付き、またはビス止めタイプのケーブルバンド固定具です。
 - 両面粘着テープは、比較的粗い面や、タイル、ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン製品への接着性能が特に優れています。
- 接着式—MB2A、MB3A、MB4A、MB5A
ネジ止め式—MB3、MB4、MB5

在庫品

RoHS

使用例



仕様

材質	66ナイロンUL94V-2*
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

*テープ部分はUL規格材料ではありません。




Order
注文例

型番

MB3A

外形図

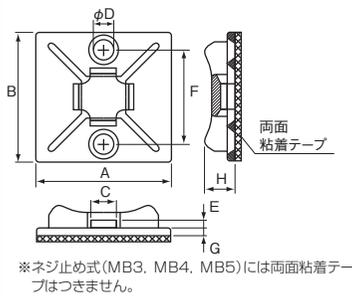

型番	φD	A	B	C	E	F	G	H	重量(g/個)
MB2A	-	13.0	13.0	2.6	-	1.6	4.2	0.38	
MB3	2.9	19.0	19.0	4.0	1.3	13.5	1.2	5.0	0.60
MB3A									0.71
MB4	4.2	28.0	28.0	5.5	1.6	20.0	1.6	6.5	1.57
MB4A									1.88
MB5	4.7	38.0	38.0	10.0	2.5	27.5	2.0	8.0	3.55
MB5A									4.00


1パック単位 100個入



型番	固定方式	¥通常単価 1~19パック
MB2A	粘着テープ付き	1,670
MB3	ビス止めタイプ	1,167
MB3A	粘着テープ付き	1,100
MB4	ビス止めタイプ	1,950
MB4A	粘着テープ付き	1,660
MB5	ビス止めタイプ	3,890
MB5A	粘着テープ付き	4,260

ミスミ

結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)

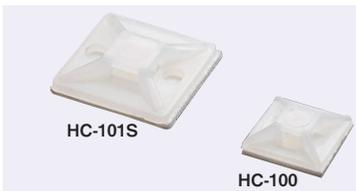

ココが特長

ローコストなプレート型結束バンド固定具

1~10パックまで
 在庫品

RoHS

仕様

材質	66ナイロンUL94V-2*
使用温度範囲	-10℃~+85℃
色	乳白色

*テープ部はUL規格材料ではありません。




Order
注文例

型番

HC-100

外形図

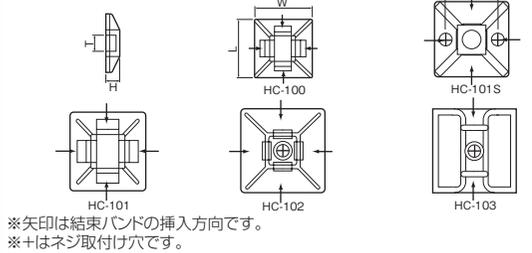

規格表

型番	公差±0.5				重量(g/個)	
	L	W	H 端子差	取付け穴径 φmm		
HC-100	12.5	12.5	3.2	-	3.2	0.3
HC-101S	19.5	19.5	3.9	3.2	4.6	0.8
HC-101	21.8	21.8	4.0	-	4.8	0.8
HC-102	28.6	28.6	5.3	5.0	5.5	1.8
HC-103	29.2	29.2	5.4	5.0	5.0	2.5



1パック単位 100個入

型番	固定方式	¥通常単価 1~19パック
HC-100	粘着テープ付き	760
HC-101S		830
HC-101		830
HC-102		1,270
HC-103		1,390

●在庫品は、ご希望によりPMG:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ VONA 配線部品 検索
WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。