




2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)

RoHS

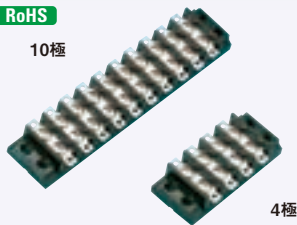

仕様

定格電圧	AC, DC250V
定格電流	6A
耐電圧	AC1500V, 1分間
絶縁抵抗	DC500V, 100MΩ以上
本体材質	フェノール, UL94V-0(黒)
使用温度範囲	-20℃~+55℃
締め付けネジ	M2.6×5, P=0.45
締め付けトルク	1.0N・m
端子間ピッチ	8mm



Order
注文例

型式 **ML-24** - 極数 **8P**

ココが
特長

高さに制限がある箇所へお奨めです (M2.6タイプ)

- 端子台高さが11.5mmと低く設計されています。
- 端子への接続は圧着端子のネジ止め、裸電線の接続(ハンダ付け、巻きつけ)両方が可能です。



型式	極数	パラチャージ 1~29個	基準単価 30~99個	スライド単価 100個~
ML-24	2P	+¥280/個	¥123	¥122
	3P		¥153	¥150
	4P		¥204	¥193
	5P		¥234	¥226
	6P		¥284	¥261
	8P		¥364	¥331
	10P		¥428	¥402
	12P		¥508	¥472
	14P		¥597	¥549
	15P		¥627	¥585
16P	¥677	¥620		
20P	¥821	¥761		

部 1~29個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 ML-24-2P を2個ご注文の場合
(基準単価123円+パラチャージ280円)×2個=806円
パラチャージに関しては [P0101ページ](#)

信号用 電源用



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~20個 **翌日(当日)**

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

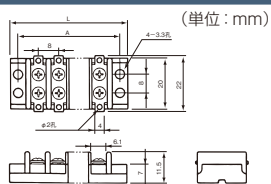

極数	寸法(mm)	重量(g)	極数	寸法(mm)	重量(g)
	L A			L A	
2P	30 24	7	10P	94.5 88.2	30
3P	38 32	10	12P	111 104.9	36
4P	46 40	13	14P	127 120.4	42
5P	54 48	16	15P	135 128.4	44
6P	62.5 56	19	16P	143 136.5	47
8P	78.5 72.2	25	20P	175 168.5	58

1列小型タイプ

RoHS

ML-40S3EXF-6P



ML-40S3EXF-4P

CSA UL 信号用 電源用 2D CAD

ココが
特長

スリムな小型1列タイプ

- 端子間のピッチが7.62mmのコンパクトな端子台です。



Order
注文例

型式 **ML-40S3EXF** - 極数 **6P**

仕様

定格電圧	250V
定格電流	10A



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日(当日)**

21個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	極数	基準単価			重量(g)
		1~19個	20~29個	30~99個	
ML-40S3EXF	2P	¥120	¥115	¥110	9
	3P	¥160	¥140	¥130	11
	4P	¥180	¥170	¥160	14
	5P	¥230	¥210	¥200	17
	6P	¥260	¥230	¥220	20

 外形図



絶縁保護カバー

RoHS



ココが
特長

端子台全体を覆うカバー

- ご利用には下記取付金具が必要です



型式	極数	基準単価 1~19個	スライド単価 20~29個	重量 30~99個	
ML-40-3C	2P	¥25	¥20	¥18	1.5
	3P	¥26	¥23	¥21	2
	4P	¥26	¥23	¥21	2.2
	5P	¥29	¥25	¥23	2.4
	6P	¥29	¥25	¥23	2.6

 


Order
注文例

型式 **ML-40-3C** - 極数 **6P**

絶縁保護カバー 取付金具

RoHS



ココが
特長

絶縁保護カバーを取り付けるための金具

- 絶縁保護カバーとセットで使います



1パック 2個入

型式	基準単価 1~19 パック	スライド単価 20~29 パック	重量 30~99 パック
ML-40-311	¥27	¥24	¥22

ネジ [P6212ページ](#)

ジャンパー金具

RoHS



ココが
特長

専用の渡りバーで短絡導通が出来ます



型式	極数	基準単価		
		1~19個	20~29個	30~99個
ML-3H1	2P	¥10	¥8	¥7
ML-3H2	3P	¥15	¥10	¥9



Order
注文例

型式 **ML-3H1** - 極数 **2P**

端子台

ブロック端子台

DINレール取付
ネジ式タイプ

直付ネジ式
タイプ

DINレール取付
ネジ式タイプ
(欧州方式)

プリント基板用
パネ式タイプ

プリント基板用
パネ式タイプ

直付パネ
クランプタイプ
(欧州方式)

絶縁キャップ